


base manifold MHA2-PR4-5-M5

Código da peça: 525128

FESTO

Para válvulas sub-base MHA2-...-HC/TC

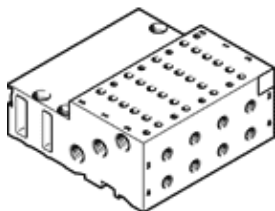

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Número máximo de posições de válvula | 4 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 340 g |
| Tipo de fixação da placa de conexão | com furo passante com trilho DIN |
| Tipo de fixação de válvula | com rosca interna |
| Conexão pneumática 1 | M7 |
| Conexão pneumática 2 | M5 |
| Conexão pneumática 3 | M7 |
| Conexão pneumática 4 | M5 |
| Conexão pneumática 5 | M7 |
| Material da placa de conexão | Liga de alumínio |