


conjunto de montagem paralelo EAMM-U-E32-55A

Código da peça: 543230

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.

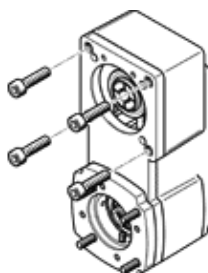

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	25
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	3.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	10,22 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,1 Nm
Torque transferível	3 Nm
Peso do produto	540 g
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS