


Conjunto de mont. paralelo EAMM-U-A19-40A

Código da peça: 559785

FESTO

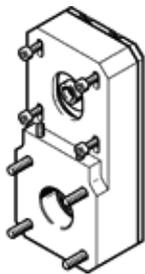

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	19
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	6.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	2,868 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,05 Nm
Torque transferível	1 Nm
Peso do produto	270 g
Observações sobre material	Conforme RoHS