


régua de conexão

VABM-B10-30-N34-10-P53

Código da peça: 8026355

FESTO

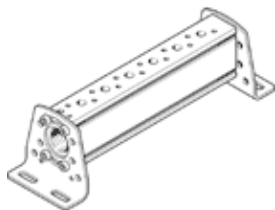

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	32 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	10
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	2.085 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio