 



Drosel cu amortizor de zgomot VFFK-C-K-M5-P

Cod: 133140

FESTO

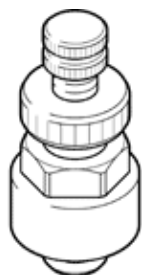

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu amortizor
Conexiune pneumatica 1	M5
Elemente de ajustare	surub cu capat crestat
tip fixare	insurubabil
Debit normal 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	0 ... 80 l/min
presiune de operare	0 ... 10 bar
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	0 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	1,4 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	4,3 g
Materialul insertiei amortizorului	PE
Materialul dopului filetat	Alama nichelata
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului de ajustare	Alama nichelata