


# Set pentru pozitii multiple DPVU-63

Cod: 161200

FESTO

permite montarea cilindrilor cu 3 si 4 pozitii, fiecare constand din 2 cilindri standard ADVU.

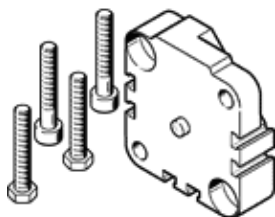

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	63
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	372 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul flansei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul suruburilor	otel zincat
Materialul bolului cilindric	otel zincat