

Bloc de racordare CPE14-PRSEO-2

Cod: 187830


Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

pentru ventilele Compact Performance cu canale deschise PRS.

Doar racordurile cu filet tip G pot fi utilizate pentru acest bloc de racordare.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO

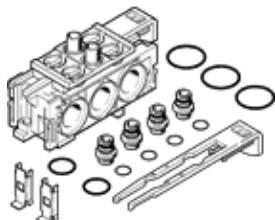

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	2
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	85 g
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu cu sina tip omega
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA