

# Actionare oscilanta DSRL-1 5/8"-180-P-FW

Cod: 33137

 

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Principiu de functionare cu paleta oscilanta, unghi infinit reglabil.  
Sistemul de oprire este separat de paleta astfel incat toate fortele care apar sunt preluate de camele de stop si amortizate prin placile de plastic flexibile.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

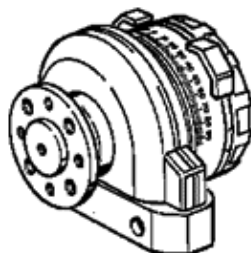

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
unghi de amortizare	0,9 deg
Domeniu de ajustare a unghiului de oscilatie	0 ... 180 deg
Unghi de oscilatie	0 ... 180 deg
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
Mod de functionare	cu actiune dubla
presiune de operare	1,5 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 6 bar	20 Nm
Conexiune pneumatica	1/4 NPT