


Flansa motor EAMF-A-64A/B-87A

Cod: 533140

FESTO

pentru actionare electromecanica cu motor pas cu pas

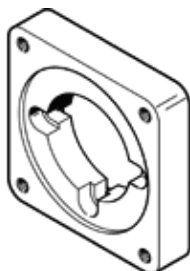

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	275 g
Cod interfata, intrare motor	87A
Cod interfata carcasa cuplaj	64A 64B
Indicatie material	conform RoHS