


Portal spatial DHSR-DGE25ZR-2DGE25ZR-SLT20

Cod: 543033

FESTO

constand din axa electrica cu curea dintata, lagar cu bile si axa de ghidare, mini-sanie verticala, pozitionare precisa. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Se comanda ca si kit de montare sau complet montat si instalat. Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.

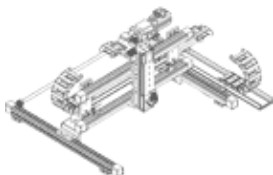

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal spatial 2.0
Incarcatura efectiva	0 ... 4 kg
Unitate de actionare, axa Z	SLT-20
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Cursa, axa Z	0 ... 200 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Unitate de actionare, axa Y	2x DGE-25-ZR-KF
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile 2x
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 1.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,1$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,1$ mm
Unitate de actionare, axa X	DGE-25-ZR-KF
Sistem de actionare, axa X	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa X	orice
Cursa, axa X	0 ... 3.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa X	$\pm 0,1$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa X	$\pm 0,1$ mm