

 

# Baterie de ventile electromagnetice BMFH-3-3-1/8

Cod: 546047

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

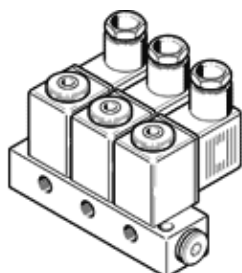

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3x3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
Debit nominal	50 l/min
presiune de operare	0 ... 8 bar
Structura constructiva	Ventil cu scaun si revenire cu arc
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de protectie	IP65
Deschidere nominala	1,3 mm
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	3
Tip de comanda	direct
Durata de deconectare	10 ms
Durata de conectare	10 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-5 ... 40 °C
Greutate produs	380 g
Conectare electrica	stecher
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Informatii material etansari	NBR
Informatii referitoare la material pentru carcasa	Aluminiu eloxat