


Kit axial EAMM-A-E32-40A

Cod: 550964

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.

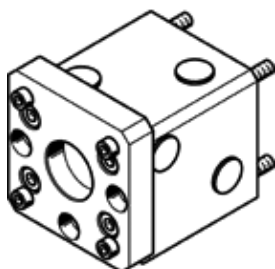

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	7,5 Nm
Greutate produs	250 g
Cod interfata actuator	E32
Cod interfata, intrare motor	40A
Indicatie material	conform RoHS