


Kit paralel EAMM-U-A19-40A

Cod: 559785

FESTO

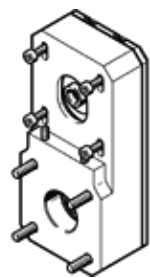

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	19
pozitie instalare	oricare
numarul max. de turatii	6.000 1/min
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	0 ... 50 °C
momentul de inertie a masei	2,868 kgmm ²
moment de actionare gol	0,05 Nm
moment de rotatie transferabil	1 Nm
greutate produs	270 g
indicatie material	conform RoHS