


Kit axial EAMM-A-S38-42A

Cod: 560685

☆ Gama de produse standard

pentru actionari electrice.

FESTO

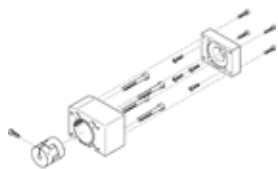

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
moment de rotatie transferabil	3,5 Nm
greutate produs	410 g
Cod interfata actuator	S38
Cod interfata motor In	42A
indicatie material	conform RoHS