 



Senzor de presiune SPAB-B2R-F-2N-K1

Cod: 570794

FESTO

cu presiune relativa -1...1 bar.

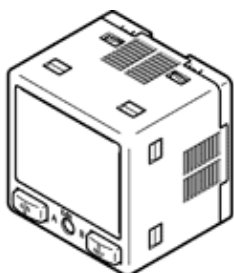

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| aprobare | C-Tick c UL us - Recognized (OL) |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV |
| indicatie material | contine substante cu LABS conform RoHS |
| marimea de masurare | presiune relativa |
| procesul de masurare | Senzor de presiune piezorezistiv cu afisaj |
| gama de masurare presiune, valoare initiala | -1 bar |
| gama de masurare presiune, valoare finala | 1 bar |
| Gama suprasarcina | 5 bar |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation not possible |
| temperatura mediului | -10 ... 50 °C |
| iesire de comutare | 2xNPN |
| functia de comutare | Liber programabil |
| functiune de element de comutare | comutabil |
| reproductibilitate valoare de comutare | 0,1 % |
| curentul max. de iesire | 100 mA |
| display de precizie FS | 1 %FS |
| rezistenta la scurt-circuit | da |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 12 ... 24 V |
| protectie contra inversarii polaritatii | pentru tensiune de operare |
| racord electric | cablu cu 4 fire |
| lungimea cablului | 2,5 m |
| tip fixare | pe placa de conectare |
| racord pneumatic | filet interior M5 |
| greutate produs | 30 g |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | Ranforsat ABS ranforsat cu PBT |
| tip afisaj | LCD iluminat, multicolorat |
| Unitate (unitati) care pot fi afisate | bar inchH2O inchHg kPa psi mmHg kgf/cm ² |
| afisarea starii de comutare | LCD, galben |
| posibilitatile de reglare | Teach-In prin display si taste |
| protectie impotriva miscarii | PIN-Code |
| domeniu de reglare a valorilor-prag | 0 ... 100 % |
| Gama setare Hysterezis | 0 ... 90 % |
| tip de protectie | IP40 |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |