


Modul de manipulare DHMZ-DGSL-20- -

Cod: 8004635

FESTO

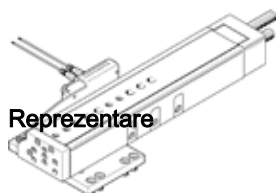

Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	10 ... 200 mm
Diametru piston	25 mm
pozitie instalare	vertical
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	Modul liniar pneumatic
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	1 ... 8 bar
Viteza maxima	0,8 m/s
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	247 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	295 N
Indicatie material	conform RoHS