

Выхлопной дросель VFFK-C-K-M5-P

№ изделия: 133140

FESTO

 
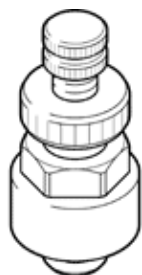


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция распределителя | Дроссель с глушителем |
| Пневматическое подключение, канал 1 | M5 |
| Элемент настройки | Рифленный винт |
| Тип крепления | Резьбовой |
| Standard flow rate 0.6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi) | 0 ... 80 l/min |
| Рабочее давление | 0 ... 10 bar |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Тип уплотнения резьбового соединения | Уплотнительное кольцо |
| Положение при сборке | Любое |
| Полный диапазон температур рабочего давления | 0 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура среды | 0 ... 60 °C |
| Номинальный момент затяжки | 1,4 Nm |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 20 % |
| Вес продукта | 4,3 g |
| Материал вставки глушителя | PE |
| Материал резьбовой заглушки | Никелированная латунь |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал регулировочного винта | Никелированная латунь |