

Многопозиционный модуль DPNC-50

№ изделия: 174420

FESTO

Для соединения двух цилиндров с одинаковыми диаметрами поршня для формирования многопозиционного цилиндра

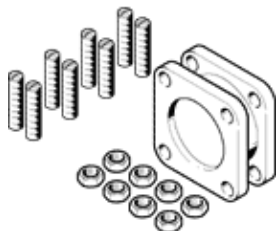


Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	698 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав
Материал резьбового штифта	Сталь Гальванизирован
Материал гайки	Сталь Гальванизирован