

Глушитель U-1

№ изделия: 2312

★ Линейка основной продукции

Для снижения шума в выхлопных каналах пневматических компонентов и предотвращения загрязнения.

FESTO

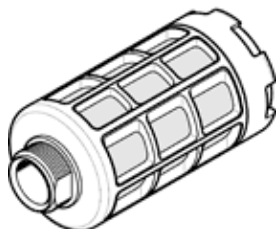


Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Operating pressure МПа	0 ... 1 МПа
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Расход в атмосферу	20.800 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	90 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Вес продукта	139,8 g
Пневматическое присоединение	G1
Материал вставки глушителя	PE
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)