

Неполноповоротный привод DSRL-1 5/8"-180-P-FW

№ изделия: 33137

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с поворотной лопастью, бесступенчатое регулирование угла поворота. Система упоров отделена от поворотной лопасти, так что возникающие силы воспринимаются упорами и демпфируются упругими пластинами.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

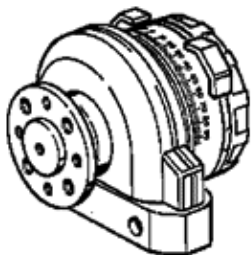


Таблица данных

Характеристика	Значение
Угол демпфирования	0,9 deg
Диапазон настройки угла поворота	0 ... 180 deg
Угол поворота	0 ... 180 deg
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Режим работы	двустороннего действия
Рабочее давление	1,5 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Теоретический момент при 6 бар	20 Nm
Пневматическое присоединение	1/4 NPT