


# Плита для блочного монтажа MNA2-PR2-5-M5

№ изделия: 525127

FESTO

для стыковых распределителей MNA2-...-HC/TC

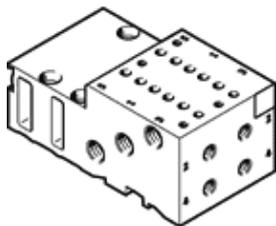

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	2
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	254 g
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматическое подключение, канал 1	M7
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Пневматическое подключение, канал 3	M7
Пневматическое присоединение, канал 4	M5
Пневматическое присоединение, канал 5	M7
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав