

# Коллектор регуляторов давления LRB-3/8-D-O-K4-MINI

 

№ изделия: 528987

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с монтажным набором, монтажной плитой и крепежным уголком,  
блок на 2, 3, 4 или 5 регуляторов, без манометра.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью  
введения первых четырех символов маркировки изделия в поле  
поиска.

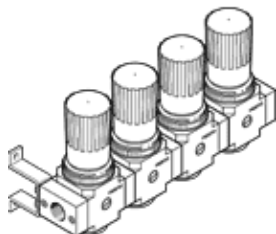

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Серия	D
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	мембранный регулятор прямого действия с кольцевым питанием сжатым воздухом
Функция контроллера	Постоянная выходного давления с компенсацией начального давления со вторичным сбросом
Манометр	Подготовка для G1/8
Рабочее давление	1 ... 16 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,2 bar
Стандартный номинальный расход	1.600 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1.480 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Материал соединительной плиты	Цинковая штамповка
Материал панели управления	PA
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Цинковая штамповка