

Полимерный пневмошланг PUN-E-8x1-SW-400

№ изделия: 538462

FESTO

Подходит для использования с фитингами QS, очень гибкий, стойкий к гидролизу и бактериям, одобрен для применения в пищевой промышленности.

Снимается с производства, доступен до 2012 года.

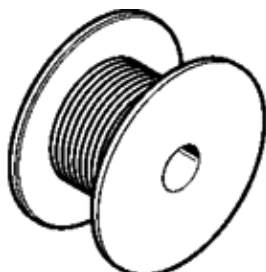


Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	8 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	50 mm
Внутренний диаметр	6 mm
Мин. радиус изгиба	23 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Одобрено для пищевой промышленности	FDA 2002/72/EG
Температура окружающей среды	-35 ... 50 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,026 kg/m
Цвет	Черный
Твердость по Шору	D 52 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, шланги	TPE-U(PU)