

Поворотный привод DRQD-25-180-YSRJ-A-AL-FW

№ изделия: 540462

FESTO

с опросом положений, регулируемыми амортизаторами и компенсацией люфта, канал питания слева.

 
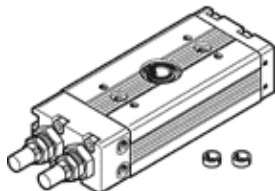


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 25 |
| Диапазон настройки угла поворота | -20 ... 6 deg |
| Угол качения | 0 ... 180 deg |
| Демпфирование | Амортизатор, крутая характеристика, регулируемый |
| Положение при сборке | Любое |
| Структура проекта | Рейка и шестерня |
| Определение позиции | для герконов |
| Рабочее давление | 2 ... 10 bar |
| Макс. частота переключения при 6 бар | 1,5 Hz |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Момент при давлении 6 бар | 6,1 Nm |
| Тип крепления | со сквозным отверстием с внутренней резьбой Опция |
| Пневматическое присоединение | M5 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE |
| Информация о материале приводного вала | Закаленная сталь |
| Информация о материале крышки | Алюминий |
| Информация о материале уплотнений | NBR TPU-U(PU) |
| Информация о материале, корпус | Алюминий |