

Трехмерный порталный привод DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-SLT20

№ изделия: 543034

FESTO

включает электромеханический привод с зубчатым ремнем и роликовой направляющей, вертикальный компактный мини-суппорт, точное и очень быстрое позиционирование. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».

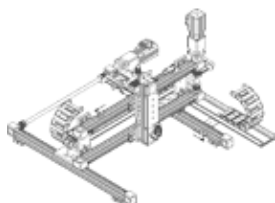


Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	трехмерный порталный привод 2.0
Эффективная нагрузка	0 ... 4 kg
Привод, Z координата	SLT-20
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 200 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,02$ mm
Привод, Y координата	2x DGE-25-ZR-RF
Система приводов, Y координата	Электрический Зубчатый ремень с роликовой направляющей 2x
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 1.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,1$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	$\pm 0,1$ mm
Привод, X координата	DGE-25-ZR-RF
Система приводов, X координата	Электрический Зубчатый ремень с роликовой направляющей
Промежуточная позиция, X координата	Любое
Ход, X координата	0 ... 3.000 mm
Точность повторения в конечном положении, X координата	$\pm 0,1$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, X координата	$\pm 0,1$ mm