


## Плита VMRAF-AP-1

№ изделия: 544411

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

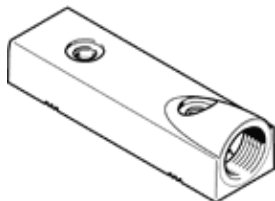

### Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон давления управления	0,5 ... 5 bar
Входное давление 1	0,5 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Выхлопные каналы 3/5 объединены	G1/2
Material exhaust plate	Алюминиевое литье под давление
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)