

Полимерный пневмошланг PUN-5/32X1/32-U-GN-500

№ изделия: 546643

FESTO

стандартный шланг с калибровкой по наружному диаметру,
подходит для цанговых соединений типа QS и QB.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Old part no. 13028515

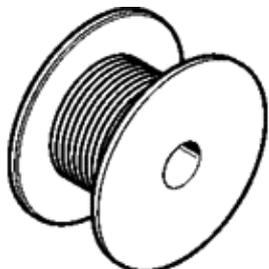


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---------------------------------------|
| Внутренний диаметр, дюймы | 5/32 |
| Внешний диаметр, дюймы | 3/32 |
| Мин. радиус изгиба | 0,202 " |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -14 ... 150 Psi |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух Вакуум |
| Температура окружающей среды | -68 ... 140 °F |
| Вес продукта в зависимости длины | 0,103 oz/ft |
| Цвет | зеленый |
| Твердость по Шору | A 98 +/-3 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE |
| Информация о материале, шланги | TPE-U(PU) |