

Шаровой кран с приводом VZPR-BPS-22-R114R

№ изделия: 550343

FESTO

Состоящий из неполноповоротного привода DAPS и 2/2- шарового крана VAPB из нержавеющей стали.

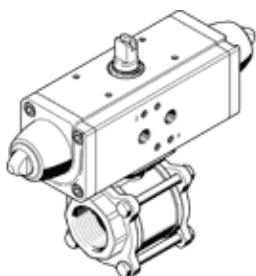


Таблица данных

Характеристика	Значение
Структура проекта	2-ходовой шаровой кран Поворотный привод
Тип управления	электрический пневматический
Положение при сборке	Любое
Тип крепления	Линейный монтаж
Условный проход	32 mm
Функция распределителя	2/2
Замечания по материалу	Содержит PWIS частички.
Вес продукта	5.200 g
Классификация сопротивления коррозии CRC	3