


# Штекер NECC-L1G18-C1

№ изделия: 553861

FESTO

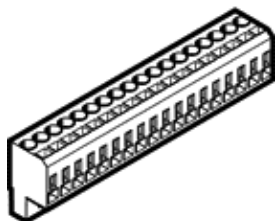

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения AC	300 V
Допустимая нагрузка по току	10 A
Поперечное сечение терминала	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Температура окружающей среды	-25 ... 100 °C
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Материал корпуса	PBT