 



# Базовый распределитель LCB-4-1/4

№ изделия: 556346  
Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

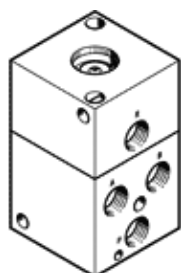

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	4/2 моностабильный
Тип управления	пневматический
Ширина	50 mm
Стандартный номинальный расход	600 l/min
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Тип конструкции	Тарельчатое седло
Тип сброса	механическая пружина
Условный проход	6,5 mm
Положение при сборке	Любое
Пилотное давление	2 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	500 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	M20x1
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/4
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий Анодированный