

Соединительный кабель NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE25

№ изделия: 565283

FESTO

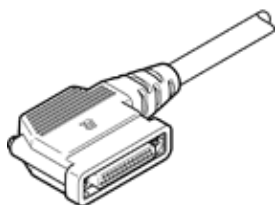


Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Атрибуты кабеля	Для статических применений
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 24 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1,64 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 80 °C -40 ... 80 °C
Вес продукта	520 g
Электрическое подключение	25-пин Розетка разъема Sub-D
Структура кабеля	25 x 0,25 mm ²
Диаметр кабеля	9,9 mm
Длина кабеля	2,5 m
Тип крепления	4-40UNC
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	TPE
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Информация о материале, разъем	Бронза Позолочен