


# Контроллер (система управления) FED-CECCAN

№ изделия: 570400

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

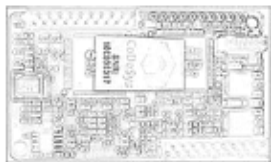

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 % не конденсирующий
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Промышленная шина, интерфейс	CAN
Интерфейс промышленной шины, подключение	Разъем Sub-D 9-пин
Интерфейс промышленной шины, скорость обмена данными	1 Mbit/s max. Настраиваемый
Ethernet, соединительный разъем	RJ45
Ethernet, количество	1
Ethernet, скорость передачи данных	10/100 Mbit/s
Ethernet, поддерживаемые протоколы	TCP/IP, EasyIP
Программное обеспечение	CoDeSys provided by Festo
Язык программирования	По IEC 61131-2 Электроконтактная схема (LDR) Список команд (STL) Структурированный текст Функциональная схема Таблица секвенциальных функций Дополнительно CFC
CPU данные	32 bit RISC процессор 24 MHz Watchdog