

Плита для блочного монтажа VABM-B10-30E-G34-10

№ изделия: 8026367

FESTO

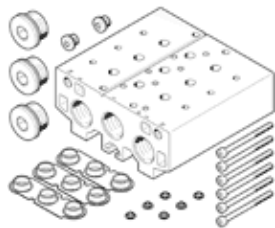


Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	32 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	10
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	5.646 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	G1/8
Подвод пилотного воздуха 14	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G3/4
Пневматическое подключение, канал 3	G3/4
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав