

# Круглый цилиндр DGS-20-25-PPV

 

№ изделия: 8826

Продукт будет снят с производства

FESTO

с двусторонним регулируемым демпфированием в конечных положениях.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

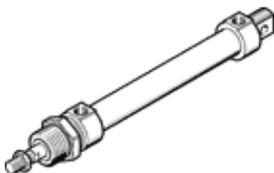

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	25 mm
Диаметр поршня	20 mm
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Определение позиции	Без
Варианты	Односторонний шток
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)