

# Круглый цилиндр DGS-16-300-P

 

№ изделия: 9131

Продукт будет снят с производства

с упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

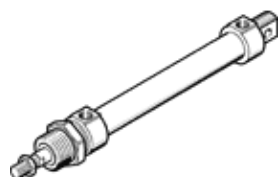

## Таблица данных

| Характеристика              | Значение  |
|-----------------------------|---|
| Ход                         | 300 mm  |
| Диаметр поршня              | 16 mm   |
| Демпфирование               | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон        |
| Определение позиции         | Без   |
| Варианты                    | Односторонний шток  |
| Рабочее давление            | 1 ... 10 bar  |
| Режим работы                | двустороннего действия  |
| Рабочая среда               | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |