

# Круглый цилиндр DGS-12-50-P-A

 

№ изделия: 9312

Продукт будет снят с производства

с упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

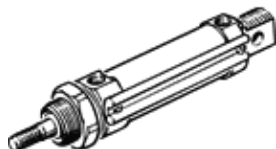

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	50 mm
Диаметр поршня	12 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Определение позиции	Для герконов
Варианты	Односторонний шток
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)