


# Spätný ventil H-3/8-B

číslo dielca: 11690

FESTO

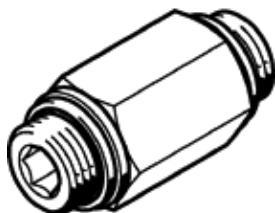

## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota   |
|---|---|
| Funkcia ventilu                                 | Funkcia spätného uzáveru                                    |
| Pneumatická prípojka 1                          | G3/8  |
| Pneumatická prípojka 2                          | G3/8  |
| Typ upevnenia                                   | zaskrutkovateľné  |
| Pracovný tlak Mpa                               | 0,04 ... 1,2 MPa  |
| Pracovný tlak                                   | 0,4 ... 12 bar  |
| Teplota okolia                                  | -10 ... 60 °C   |
| Materiál telesa                                 | Hliníková tvárna zliatina<br>eloxovaný                      |
| Pracovné médium                                 | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| montážna poloha                                 | ľubovoľný   |
| Štandardný menovitý prietok 1 -> 2 z 6 na 5 bar | 2.000 l/min   |
| Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu        | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                               |
| LABS - konformita                               | VDMA24364-B2-L  |
| Teplota média                                   | -10 ... 60 °C   |
| Riadiace médium                                 | LX1   |
| Max. ťahovací krútiaci moment                   | 20 Nm   |
| Hmotnosť výrobku                                | 34 g  |
| Materiálový údaj                                | zhoda s RoHS  |
| Materiál tesnení                                | NBR   |