


Kyvná príruha SUA-40

číslo dielca: 157323

FESTO

pre valec ADVU, AEVU, hodiaci sa ložiskový kozlík LBN alebo LN, LSN.

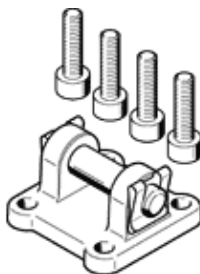

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Velkosť | 40 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -40 ... 90 °C |
| Hmotnosť výrobku | 199 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál upevnenia | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál čapu | Pozinkovaná oceľ |
| Materiál púzdra | pružinová oceľ |
| Materiál ložiska | Plast |
| Materiál skrutiek | Oceľ, pozinkovaná |
| Materiál poistky | pružinová oceľ |
| Materiál hriadeľa | Oceľ s ochrannou vrstvou |