


# Axiálna montážna sada EAMM-A-R38-57A

číslo dielca: 1578138

★ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO

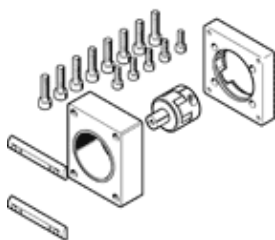

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	3,6 Nm
Hmotnosť výrobku	280 g
Kód rozhrania, pohon	R38
Kód rozhrania, motor in	57A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS