

Prípojovací blok CPE10-PRSG-3

FESTO


číslo dielca: 187823

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre ventily konštručného radu Compact Performance, s uzatvorenými PRS-kanálmi.

Pri tomto pripájacom bloku sa môžu použiť iba závitové spojky s G- prípojom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

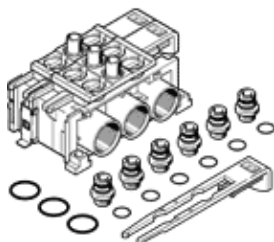

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Max. počet miest na ventily | 3 |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| Hmotnosť výrobku | 70 g |
| Typ upevnenia pripojovacej dosky | s priebežným vŕtaním s DIN lištou |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | PA - zosilnený |