


# Nástrčná závitová spojka QSMK-10-32-UNF-1/8-U

číslo dielca: 190703

FESTO

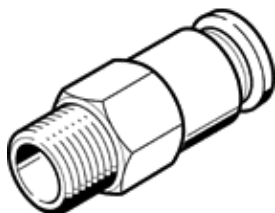

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Menovitá hodnota	1,6 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	9,5 g
Pneumatická prípojka 1	10-32 UNF-2A
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 1/8"
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ