


# Prípojovací blok MHP1-PR10-3-PI-D25

číslo dielca: 197236

FESTO

s nástrčnými patičkami a elektrickým multipólom, pre ventily s čiastočnými závitmi MHP1-...-PI

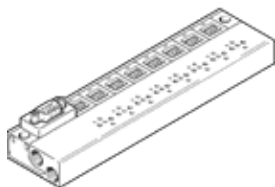

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet miest na ventily	10
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Typ upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka 1	M7
Pneumatická prípojka 3	M7
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina