


Tlmič hluku UO-M7

číslo dielca: 197582

FESTO

pre vákuové sacie trysky.

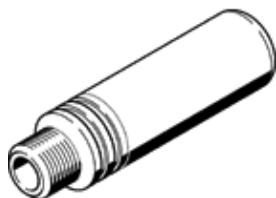

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------|--|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | otvorený tlmič hluku |
| Pracovný tlak Mpa | 0 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak | 0 ... 8 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 2,5 g |
| Pneumatická prípojka | M7 |
| Materiál vložky tlmiča | PE |
| Materiál závitového čapu | PE |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |