


Axiálna montážna sada EAMM-A-P6-38A-60P

číslo dielca: 2264375

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.

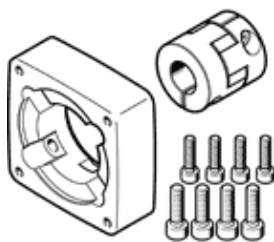

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	6,5 Nm
Hmotnosť výrobku	210 g
Kód rozhrania, pohon	P6-38A
Kód rozhrania, motor in	60P
Kód rozhrania, teleso spojky	38A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS