

 

# Tlmič hluku U-3/4

číslo dielca: 2311

★ Základný program

Na zníženie hluku a zabráneniu znečistenia na odvetrávacích prípojoch  
pneumatických komponentov.

FESTO

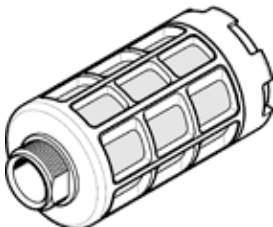

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Prietok do atmosféry	17.600 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	83 g
Pneumatická prípojka	G3/4
Materiál vložky tlmiča	PE
Materiálový údaj	zhoda s RoHS