

# Kyvný pohon DSR-1 5/8"-180-P

číslo dielca: 33134

 

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Princíp otočného krídla, plynule nastavíte 3/4ný uhol výkyvu. Dorazový systém je oddelený od otočného krídla, takže pôsobiace sily sú zachytené dorazovými zarážkami, utlmenými prostredníctvom pružných dosiek z umelej hmoty.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO

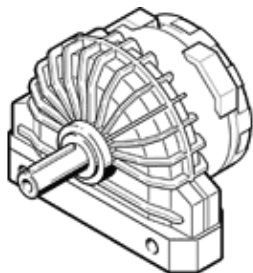

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Uhol tlmenia	0,9 deg
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	0 ... 180 deg
Uhol otáčania	0 ... 180 deg
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	dvojčinný
Pracovný tlak	1,5 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 6 bar	20 Nm
Pneumatická prípojka	1/4 NPT