 



# jednotka pohonu guľového kohúta VZPR-BPD-22-R212R

číslo dielca: 540878

FESTO

skladá sa z pneumatického kyvného pohonu DAPS kombinovaného s 2/2 - cestným guľovým ventilom VAPB vyrobeného z nerezovej ocele.

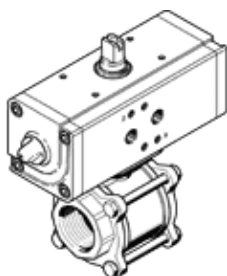

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2-cestný guľový ventil Výkyvný pohon
Typ ovládania	elektrický pneumatický
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	CNOMO s vnútorným závitom
Prípoj procesného ventilu	Rp2 1/2
Ukazovateľ stavu spínania	smer tlačidla = smer prietoku
Menovitý priemer DN	65
Pracovný tlak, pohon guľového ventilu	1 ... 8,4 bar
Menovitý tlak procesného ventilu	63
Teplota média	-20 ... 150 °C
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
schválene pre potravinársky priemysel	nie
Hmotnosť výrobku	14.400 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3