


# Priamočiary portál DHSL-2DGE25ZR-DGEA18

číslo dielca: 542997

FESTO

skladá sa z elektrickej osi s ozubeným remeňom a elektrickej výložníkovej osi. Dynamické polohovanie. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.

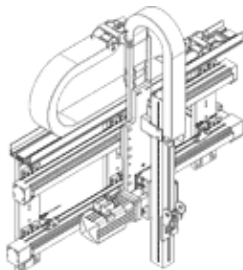

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priamočiary portál 2.0
Užitočná záťaž	0 ... 4 kg
Pohon, os Z	DGEA-18
Druh pohonu, os Z	elektrický DGEA pohon s ozubeným remeňom
Medzipoloha, os Z	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Z	0 ... 400 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,05 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,05 mm
Pohon, os Y	2x DGE-25-ZR-KF
Druh pohonu, os Y	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 2.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,1 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,1 mm