


# Plochý portál DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

číslo dielca: 543019

FESTO

skladá sa z elektrických osí s ozubeným remeňom a guľôčkovým vedením a vodiacej osi. Presné a dynamické polohovanie. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.

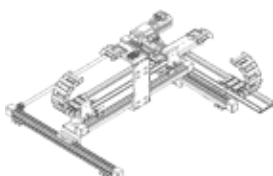

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	plochý portál 1.0-3.0
Užitočná záťaž	0 ... 6 kg
Pohon, os Y	DGE-25-ZR-KF
Druh pohonu, os Y	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 1.300 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,1 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,1 mm
Pohon, os X	DGE-25-ZR-KF
Druh pohonu, os X	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením
Medzipoloha, os X	ktorýkoľvek
Zdvih, os - X	0 ... 2.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os X	± 0,1 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os X	± 0,1 mm