


Unášač FKG-1-B

číslo dielca: 546542
Výbehový typ

FESTO

Pre zabránenie klopných momentov na bežcoch lineárnych pohonov DGO a vyrovnanie chýb súosovosti paralelne vedených záťaží.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

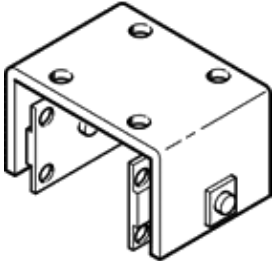

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	1"
Radiálna odchýlka +/-	0,039"
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-4 ... 140 °F
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	134,9 lbf
Hmotnosť výrobku	18,025 oz
Materiál unášača	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná Oceľ, pozinkovaná
Materiál vidlice	Oceľ pozinkované
Materiál klzného dielu	Mosadz